


SEW-EURODRIVE - завжди близько до Вас

2928 1156 / 0221

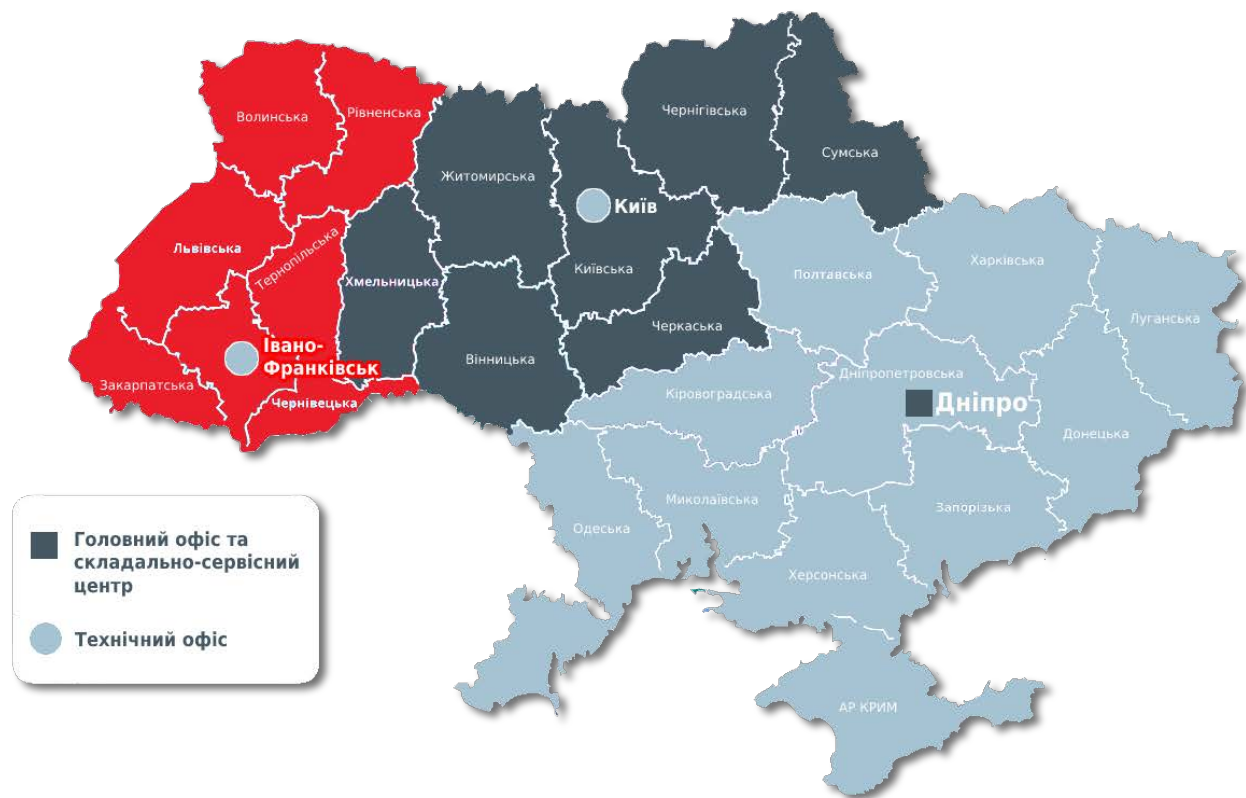

■ Головний офіс та
складально-сервісний
центр

● Технічний офіс

SEW-EURODRIVE Ukraine

Головний офіс
вул.Робоча, 23-В, к.409,
м.Дніпро, Україна, 49008
0 800 401 239

+380 (56) 370-3211
+380 (56) 372-2078
sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-eurodrive.ua
www.eurodrive.ua

Київський технічний офіс
вул. Велика Васильківська,
77А, м.Київ, Україна, 02068
+380 (44) 503-9577
+380 (44) 503-9578
kso@sew-eurodrive.ua

**Івано-Франківський
технічний офіс**
вул. Незалежності, 4, офіс
303,
м.Івано-Франківськ,
Україна, 76018
+380 (342) 72-51-90
+380 (342) 72-51-91
ifso@sew-eurodrive.ua




SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 Bruchsal/Germany
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com

Індустріальні мотор- редуктори to




Програма скорочення
термінів поставки

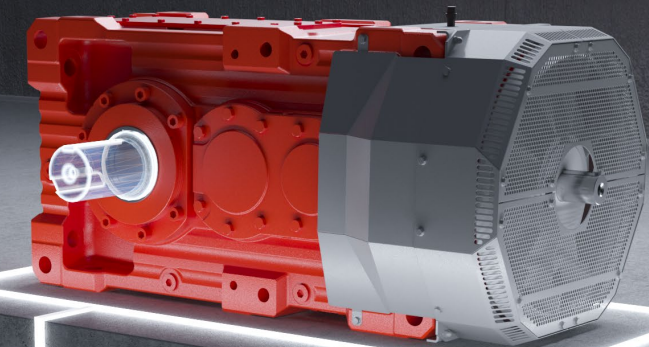

Standard

Customized

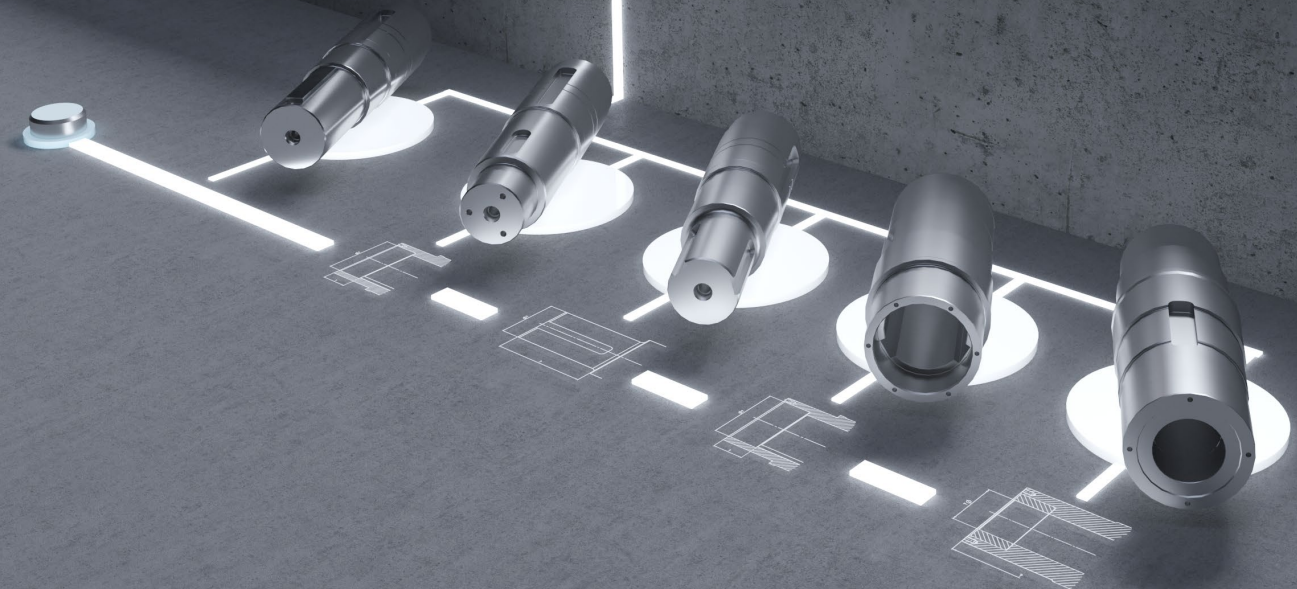

Добрі новини для тих, хто поспішає

Незалежно від того, працюєте Ви в проектуванні, у відділі постачання чи займаєтесь технічним обслуговуванням, зараз ми маємо можливість постачати Вам наші індустріальні редуктори ще швидше. Наш комплекс заходів щодо зменшення термінів постачання робить це можливим.

АТО 5

Програма АТО5 - збирання на замовлення: індустріальні редуктори готові до відвантаження за 5 робочих днів!

За програмою АТО5 можуть бути зібрані циліндричні та конічно-циліндричні редуктори стандартного покоління X.e до 175 кНм, у той час, як стандартні планетарні редуктори серії Р доступні до 360 кНм - майже з усіма опціями.

За програмою АТО5 усі наші індустріальні редуктори із перевіреної модульної системи SEW-EURODRIVE відвантажуються з нашого заводу великих редукторів у Німеччині через 5 робочих днів після Вашого замовлення, без додаткових витрат.

Що може бути швидше за це? Винятком може бути аварійна ситуація, що спричинена простоем машини. В цьому випадку запасний редуктор може бути зібраний для Вас лише за один робочий день. Це надзвичайна гнучкість та зручність для тих, хто поспішає.

ЕТО 15

Програма ЕТО 15 - збирання на замовлення: модифіковані індустріальні редуктори готові до відвантаження за 15 робочих днів!

У багатьох клієнтів є потреба в редукторах спеціальних модифікацій, таких як: спеціальні вихідні вали, переробка корпусу та підготовка до використання при низьких температурах або спеціальні типи під'єднання.

Крім того, багато інших варіантів, таких як: системи охолодження мастила, відкидний корпус або АТЕХ можуть бути зібрані за процедурою ЕТО 15.

З ЕТО 15 наші модифіковані індустріальні редуктори серії X.e та Р можуть бути зібрані на нашому заводі для великих редукторів у Німеччині за 15 робочих днів з моменту вашого замовлення.

Чому to go?

Надійна та постійна підтримка і допомога


АТО5 та ЕТО15 є частиною нашої філософії обслуговування та наших переваг для клієнтів. Крім функціональних переваг виробництва, ми пропонуємо нашим клієнтам тісні партнерські відносини та постійну підтримку протягом усього життєвого циклу нашої продукції - від початку до кінця. Наша програма **to go** є ще однією ілюстрацією цього.

Ми знаємо Ваш ринок, Вашу галузь, Ваше обладнання та Ваші вимоги, саме тому ми цілком розуміємо важливість швидкості, гнучкості та експлуатаційної надійності для Вашої компанії та для Вас як інженера чи техника.

Наші інженери постійно шукають нові шляхи вдосконалення наших технологій приводу та нашої логістики на Вашу користь, передбачаючи Ваші конкретні потреби та пропонуючи інноваційні індивідуальні рішення.

Знаходиться поруч з Вами, у кожній країні - ось що нами рухає.

Технології приводу від SEW-EURODRIVE

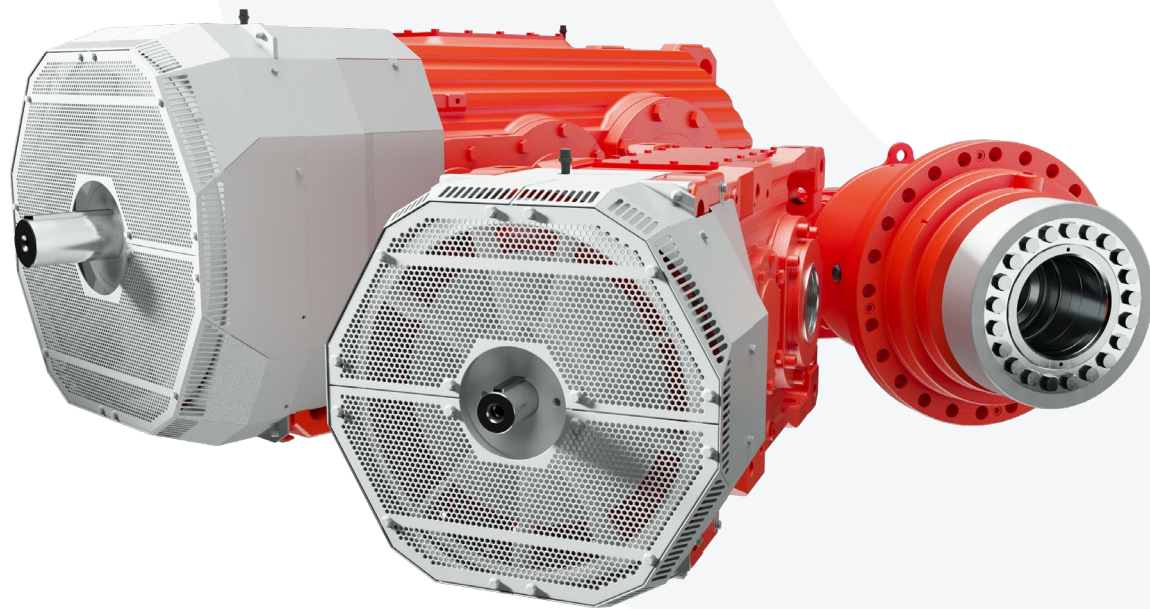

Яка перевага наших індустріальних редукторів?

Ви дизайнер-конструктор?

- З АТО5 та ЕТО15 Ви маєте більше часу для планування.
- Ви можете сконфігурувати свою систему за власним зразком за допомогою наших редукторів, а потім зробити замовлення.
- Ви також можете покластися на нас стосовно спецвиконання, Ви отримаєте їх через 15 робочих днів.
- Ви можете зосередитися на ключових аспектах дизайну.
- Ви можете реалізовувати проекти швидше, завдяки визначеним параметрам.



Ви покупець?

- Ви можете замовити редуктори після закінчення проектування, усуваючи цим звичні сьогодні зміни та пов'язані з цим додаткові витрати.
- Ви отримуєте більшу гнучкість завдяки швидкому постачанню.
- При замовленні Ви маєте можливість першочергово зосередитися на обладнанні з тривалим терміном виготовлення, а редуктор замовити наприкінці.



Ви інженер з технічного обслуговування?

- Ви можете бути спокійні за Ваш техпроцес, оскільки наші індустріальні редуктори за програмою АТО5 можуть бути відвантажені з нашого заводу вже через день після вашого замовлення.
- Вам більше немає потреби тримати склад запасних деталей та обладнання.
- Ви зменшуєте свої витрати на утримання складу запасних частин. Короткий термін постачання означає, що ми і є Ваш склад.
- З нашими можливостями Вам легше планувати профілактичне обслуговування Вашого технологічного обладнання.
- Ви можете замовити окремо вал редуктора, і ми поставимо його протягом 15 робочих днів.




Наші індустріальні редуктори to go

АТО 5 Стандарт

→ Готові до відвантаження з заводу через 5 робочих днів


ЕТО 15 Спец. виконання

→ Готові до відвантаження з заводу через 15 робочих днів

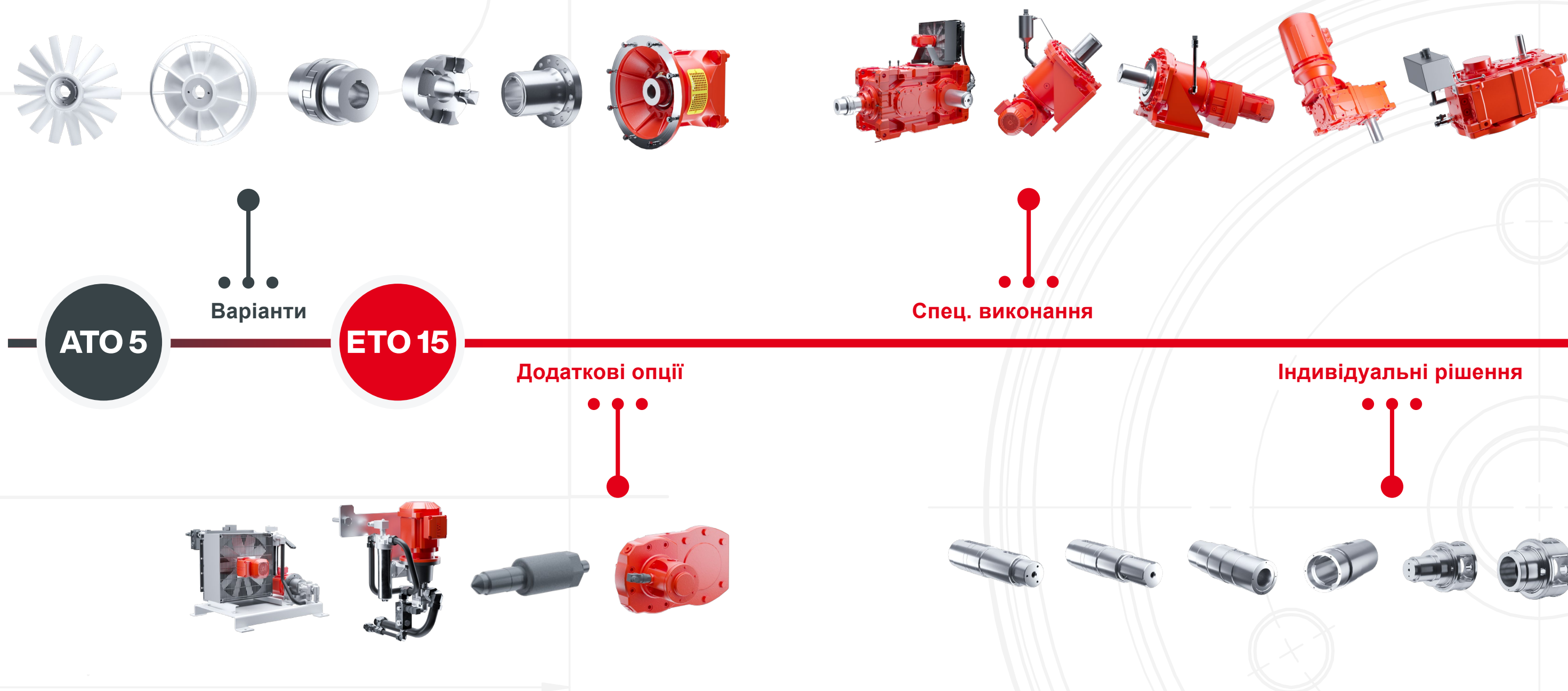


Наші індустріальні редуктори to go

Технічні характеристики

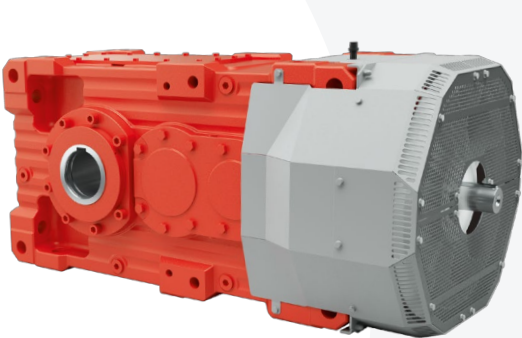

Х.е... редуктори

- циліндричні та конічно-циліндричні редуктори від 6,8 до 175 кНм;
- передатні числа від 7 до 350;
- цілісний вал з/без шпонки;
- порожнистий вал із шпонкою або зі стяжною муфтою.

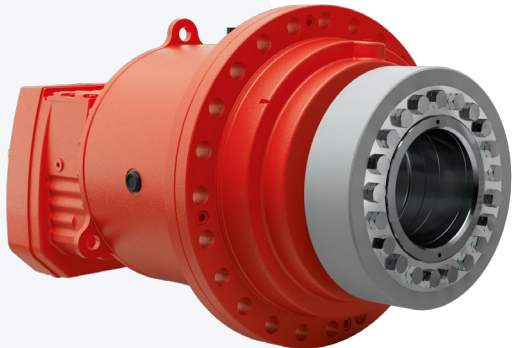

Р... редуктори

- планетарні мотор-редуктори, від 25 до 360 кНм;
- передатні числа від 100 до 4000;
- цілісний вал з/без шпонки;
- порожнистий вал зі стяжною муфтою.



Більше про індустріальні редуктори to go:
www.sew-eurodrive.de/en/togo

	Х.е... мотор-редуктори	Р... мотор-редуктори
Програма АТО 5	– Всі компоненти ущільнення – Розширювальний бачок для масла системи охолодження – Моментний важіль – Блокатор зворотнього ходу – Двигун, або адаптер двигуна IEC – Вентилятор	– Всі компоненти ущільнення – Розширювальний бачок для масла системи охолодження – Моментний важіль – Первинний мотор-редуктор
Програма ЕТО 15	Додаткові опції – Низькі температури до -40 °C – Змащення під тиском за допомогою SEP або зовнішнього насосу, в тому числі разом із вентилятором – Різні монтажні позиції – Датчики рівня масла, датчики температури масла, ніпелі SPM – Масляні та повітряні системи охолодження – АTEX виконання – Відкидний корпус – Редуктори для елеваторних норій, двигуни, що описані нижче Варіанти цільного валу (S/R) – Модифікації по довжині, діаметру, допуску – 2 шпонки Варіанти порожнистого валу (A/H) – Модифікації по діаметру Варіанти корпусу – Додаткові отвори або різьби в корпусі – Перероблені корпуси – Спеціальне положення для датчиків і зливних клапанів	Додаткові опції – Низькі температури до -40 °C – Різні монтажні позиції – Датчики рівня та температури масла – Масляні та повітряні системи охолодження – АTEX виконання Варіанти цільного валу (P/PR) – Коротший, менший від стандартного діаметру, різні допуски – 2 шпонки Модифікація порожнистого валу зі стяжним диском (PH) – Модифікації по діаметру
Двигуни по АТО 5	– Типорозміри 80 – 280, живлення 230/400 В або 400/690 В – Гальма для двигунів	
Двигуни по ЕТО 15	– Типорозмір 315	

